


Product data sheet

Characteristics

NSYEC35

Spacial SF navadna plošča kab. uvodnice -
pritr. s sponkami - 300 x 500 mm

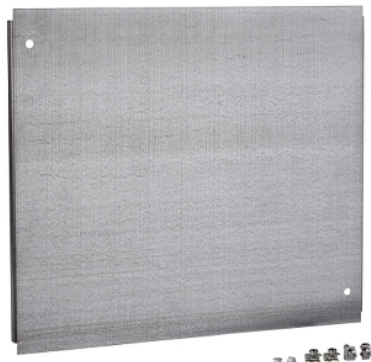

Glavno

Skupina izdelkov	Spacial
Izdelek ali sestavni del	Plošča kableske uvodnice
Kategorija dodatkov/ ločenih delov	Dodatek za upravljanje kablov
Aplikacija	Večnamenski
Združljivost serije/ obsega	Spacial Spacial SF
Lokacija montaže	Dno omare
Tip kableske uvodnice	Standard
Kableska uvodnica	Navaden
Sestava naprave	Pritrdilni elementi 1 Plošča
Količina na set/komplet	Komplet 1
Material	Galvanizirano jeklo

Komplementarno

Višina	20 mm
Širina	Nazivna: 300 mm Koristno: 116 mm
Globina	Nazivna: 500 mm Realno: 406 mm
Debelina	1,5 mm

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	2,5 cm
Paket 1 Širina	15,5 cm
Paket 1 Dolžina	41,0 cm
Paket 1 Teža	864,0 g
Embalažna enota Paketa 2	PAM
Število enot v Paketu 2	150
Paket 2 Višina	38,0 cm
Paket 2 Širina	100,0 cm
Paket 2 Dolžina	120,0 cm
Paket 2 Teža	143,0 kg

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko

Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da
Razkritje okoljskih podatkov	 Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Pogodbena garancija	
Garancija	18 mesecev