


Product data sheet

Characteristics

NSYEC751

Spacial SF 1 plošča tesnilke vhod. kabla -
pritrjena s sponkami - 700 x 500 mm

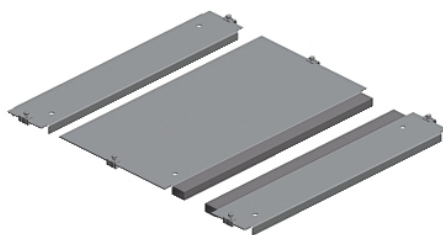

Glavno

Skupina izdelkov	Spacial
Izdelek ali sestavni del	Plošča kableske uvodnice
Kategorija dodatkov/ ločenih delov	Dodatek za upravljanje kablov
Aplikacija	Večnamenski Aplikacija Prisme
Združljivost serije/ obsega	Spacial Spacial SF Spacial Spacial SFP
Lokacija montaže	Dno omare
Tip kableske uvodnice	Standard
Kabelska uvodnica	1 vhod
Sestava naprave	Pritrdilni elementi 1 Plošča Poliuretansko lepljivo tesnilo s prečnim prerezom 15 x 25 mm
Količina na set/komplet	Komplet 1
Material	Galvanizirano jeklo

Komplementarno

Širina	Nazivna: 700 mm Koristno: 516 mm
Globina	Nazivna: 500 mm
Debelina	1,5 mm

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	3,0 cm
Paket 1 Širina	25,0 cm
Paket 1 Dolžina	55,0 cm
Paket 1 Teža	3,156 kg
Embalažna enota Paketa 2	P12
Število enot v Paketu 2	60
Paket 2 Višina	50,0 cm
Paket 2 Širina	80,0 cm
Paket 2 Dolžina	120,0 cm
Paket 2 Teža	203,0 kg

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	 Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	 Izjava O RoHS Za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da
Razkritje okoljskih podatkov	 Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	Posebni postopki recikliranja niso potrebni

Pogodbena garancija

Garancija	18 mesecev
-----------	------------