


Product data sheet

Characteristics

NSYEC810

Spacial SF navadna plošča kab. uvođnice -
pritr. s sponkami - 800 x 1000 mm

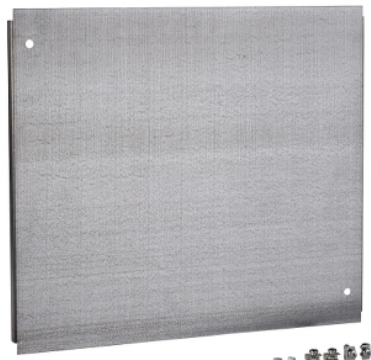

Glavno

Skupina izdelkov	Spacial
Izdelek ali sestavni del	Plošča kabske uvođnice
Kategorija dodatkov/ ločeni delov	Dodatek za upravljanje kablov
Aplikacija	Elektronski
Združljivost serije/ obsega	Spacial Spacial SF
Lokacija montaže	Dno omare
Tip kabske uvođnice	Standard
Kabska uvođnica	Navaden
Sestava naprave	Pritrdilni elementi 1 Plošča
Količina na set/komplet	Komplet 1
Material	Galvanizirano jeklo

Komplementarno

Višina	20 mm
Širina	Nazivna: 800 mm Koristno: 616 mm
Globina	Nazivna: 1000 mm Realno: 906 mm
Debelina	1,5 mm

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	2,0 cm
Paket 1 Širina	64,4 cm
Paket 1 Dolžina	90,6 cm
Paket 1 Teža	9,78 kg

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	Posebni postopki recikliranja niso potrebni

Pogodbena garancija

Garancija

18 mesecev
