


Product data sheet

Characteristics

NSYEN20

Konektorji EN 35 x 21 za simetrične letve v obliki C. V kompletu: 20

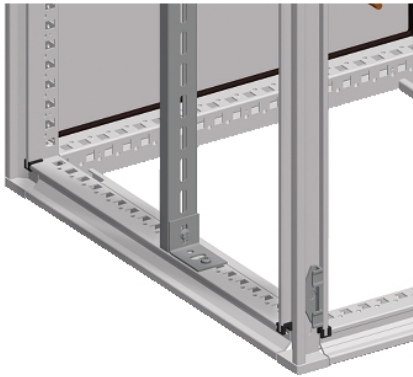

Predstavitev

Kategorie	Montažna oprema
Izdelek ali sestavni del	Konektor
Združljivost serije/ obsega	Spacial CRN Spacial S3D Spacial S3CM
Anwendung	Večnamenski
Nennmaße des Gehäuses	-
Lokacija montaže	Med letvami C20 ali s katerimkoli drugim delom
Sestava naprave	1 Konektor
Količina na set/komplet	Komplet 20
Material	Steel

Komplementarno

Površinska obdelava	Prevlečeno s cinkom
Način pritrdjevanja	S pritrditvijo elementa
Višina	21 mm
Širina	21 mm
Globina	35 mm
Debelina	2 mm

Embalažna enota

Teža embalaže 1	0,017 kg
Višina embalaže 1	60,000 mm
Širina embalaže 1	80,000 mm
Dolžina embalaže 1	118,000 mm

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------