


Product data sheet

Characteristics

NSYEVA40

Konektorji EVA 78 x 36 za sim. letve v obliki C, tipa C20 in C40. V kompletu: 20

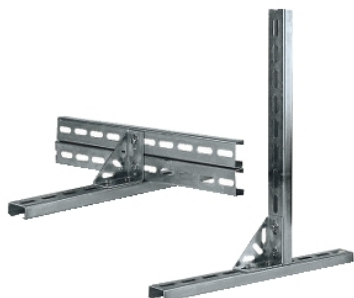

Glavno

Kategorija	Montažna oprema
Izdelek ali sestavni del	Konektor
Združljivost serije/obsega	Spacial Spacial CRN Spacial Spacial S3D Spacial Spacial S3CM
Aplikacija	Večnamenski
Nominal dimensions of the housing	-
Lokacija montaže	Med letvami C40
Sestava naprave	1 Konektor
Količina na set/komplet	Komplet 20
Material	Jeklo

Komplementarno

Površinska obdelava (finish)	Prevlečeno s cinkom
Način pritrdjevanja	S pritrditvijo elementa
Višina	78 mm
Širina	36 mm
Globina	78 mm
Debelina	2,5 mm

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	7,5 cm
Paket 1 Širina	13,5 cm
Paket 1 Dolžina	25,5 cm
Paket 1 Teža	40,0 g
Embalažna enota Paketa 2	CAR
Število enot v Paketu 2	20
Paket 2 Višina	7,5 cm
Paket 2 Širina	13,5 cm
Paket 2 Dolžina	25,5 cm
Paket 2 Teža	800,0 g

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da

Uredba o RoHS za Kitajsko	 Izjava O RoHS Za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da
Razkritje okoljskih podatkov	 Okoljski Profil Izdelka
Pogodbena garancija	
Garancija	18 mesecev