


Product data sheet

Characteristics

NSYHLCR40

Letve za težko breme Spacial SF - 400 mm

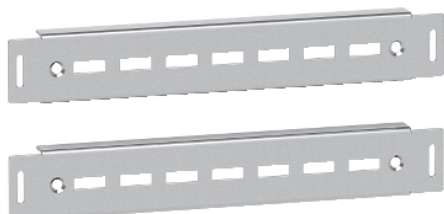

Glavno

Skupina izdelkov	PanelSeT
Uporaba izdelka za specifične aplikacije	Težka obremenitev
Kategorija dodatkov/ločenih delov	Montažna oprema
Izdelek ali sestavni del	Letve za visoko obremenitev
Aplikacija	Večnamenski
Nominal dimensions of the housing	- D: 400 mm

Komplementarno

Združljivost serije/obsega	PanelSeT PanelSeT SF
Lokacija montaže	Na strukturi omare
Montažna podpora	Spodnji okvir
Sestava naprave	Pritrdilni elementi 2 Letve
Količina na set/komplet	Komplet 1
Material	Galvanizirano jeklo
Način pritrdjevanja	S pritrditvijo elementa M6
Nastavitev	Nastavljiv na 25 mm
Maksimalna obremenitev	575 kg
Širina	Pritrdilni centri: 350 mm Nazivna: 400 mm
Debelina	3 mm

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	4,0 cm
Paket 1 Širina	12,0 cm
Paket 1 Dolžina	38,5 cm
Paket 1 Teža	2,094 kg
Embalažna enota Paketa 2	PAL
Število enot v Paketu 2	10
Paket 2 Višina	29,0 cm
Paket 2 Širina	37,5 cm
Paket 2 Dolžina	120,0 cm
Paket 2 Teža	20,94 kg

Trajnost ponudbe

Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da

Pogodbena garancija

Garancija	18 mesecev
-----------	------------