


Product data sheet

Characteristics

NSYMB75

Izolacijska montažna plošča za omaro V 700 x
Š 500 mm iz bakelita

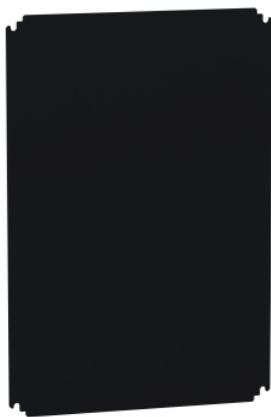

Glavno

Skupina izdelkov	Spacial
Kategorija dodatkov/ ločenih delov	Montažna oprema
Izdelek ali sestavni del	Montažna plošča
Aplikacija naprave	Večnamenski
Nominalne dimenzije omare	- H: 700 mm W: 500 mm
Lokacija montaže	Neposredna pritrditev na zadnji del Step slide
Opis montažne plošče	Navaden
Združljivost serije/ obsega	Spacial Spacial S3D Spacial Spacial CRN Spacial Spacial S3X
Količina na set/komplet	Komplet 1
Material	Bakelit
Barva	Črna RAL 9005)

Komplementarno

Način pritrdjevanja	Privijačene kovice M8 S pritrditvijo elementa
Trajna dovoljena obremenitev	875 kg
Višina	665 mm
Širina	450 mm
Debelina	4 mm
Teža izdelka	17 kg

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	0,4 cm
Paket 1 Širina	45,0 cm
Paket 1 Dolžina	66,5 cm
Paket 1 Teža	2,155 kg

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da

Razkritje okoljskih podatkov	 Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Pogodbena garancija	
Garancija	18 mesecev