


Product data sheet

Characteristics

NSYMIC6

Vmesna prečka Spacial SF - širina omare: 600 mm

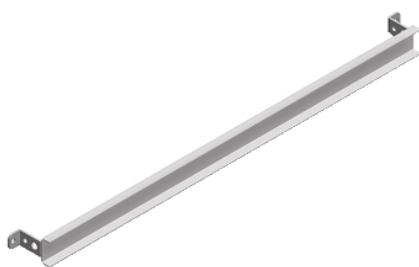

Predstavitev

Skupina izdelkov	Spacial
Izdelek ali sestavni del	Vmesne prečke
Anwendung	Razdrobljena aplikacija
Nennmaße des Gehäuses	W: 600 mm
Lokacija montaže	Pred omaro
Združljivost serije/ obsega	Spacial SF razdeljena verzija
Sestava naprave	Pritrdilni elementi 2 x Prečka

Komplementarno

Material	Steel
Barva	Siva RAL 7035)
Površinska obdelava	Epoksi-poliesterski prah
Način pritrdjevanja	S pritrditvijo elementa - Na strukturi
NULL	Višinsko nastavljen vsakih 25 mm Med delnimi vrati
Širina	600 Mm nominal: Realno 560 mm
Globina	65 mm

Embalažna enota

Teža embalaže 1	2,152 kg
-----------------	----------

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.