


Product data sheet

Characteristics

NSYMIC8

Vmesna prečka Spacial SF - širina omare: 800 mm

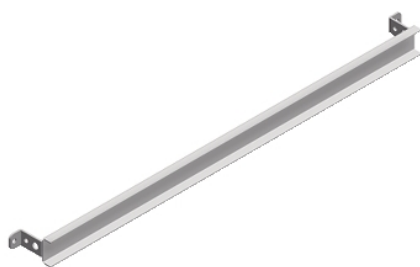

Predstavitev

Skupina izdelkov	Spacial
Izdelek ali sestavni del	Vmesne prečke
Anwendung	Razdrobljena aplikacija
Nennmaße des Gehäuses	W: 800 mm
Lokacija montaže	Pred omaro
Združljivost serije/ obsega	Spacial SF razdeljena verzija
Sestava naprave	Pritrdilni elementi 2 x Prečka

Komplementarno

Material	Steel
Barva	Siva RAL 7035)
Površinska obdelava	Epoksi-poliesterski prah
Način pritrdjevanja	S pritrditvijo elementa - Na strukturi
NULL	Višinsko nastavljiv vsakih 25 mm
Širina	Nazivna 800 mm Realno 760 mm
Globina	65 mm

Embalažna enota

Teža embalaže 1	3,524 kg
-----------------	----------

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------